


センサブラケット
EAPM-E24-60-SHO
製品番号: 8197121

FESTO

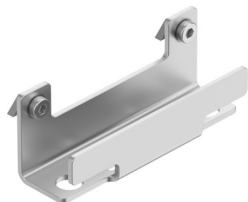

データシート

特徴	値
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外銅に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
周囲温度	-20 °C...80 °C
製品質量	67 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: センサブラケット	鋼