


モータ取付キット  
EAMM-A-L38-60P-G2  
製品番号: 8197454

FESTO

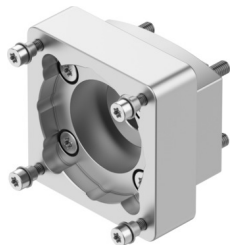

データシート

| 特徴                 | 値                     |
|--------------------|-----------------------|
| 呼び長さ               | 36 mm                 |
| 取付位置               | 任意                    |
| 最高回転数              | 8000 1/min            |
| LABS 認証            | VDMA24364-B2-L        |
| 保管温度               | -25 °C...60 °C        |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%               |
| 保護等級               | IP40                  |
| 周囲温度               | -10 °C...60 °C        |
| 負荷慣性モーメント          | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| 伝達トルク              | 4.4 Nm                |
| 製品質量               | 255 g                 |
| インタフェースコード アクチュエータ | L38                   |
| インタフェースコード モータイン   | 60P<br>60PA           |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                |