


モータ取付キット
EAMM-A-D32-60P-G2
製品番号: 8197499

FESTO

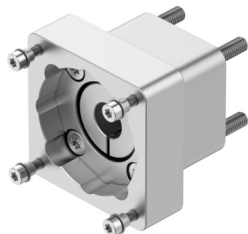

データシート

特徴	値
呼び長さ	52 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	5.87 kgmm ²
伝達トルク	6.5 Nm
製品質量	380 g
インタフェースコード アクチュエータ	D32 D32C
インタフェースコード モータイン	60P 60PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠