


ガイドユニット
FEN-12/16-125-KF
製品番号: 8204028

FESTO

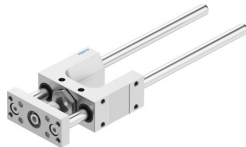

データシート

特徴	値
サイズ	12/16
ストローク	125 mm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
最大力 F_y	520 N
最大力 F_y 静的	830 N
許容力 F_z	520 N
最大力 F_z 静的	830 N
最大トルク M_x	12 Nm
最大静的トルク M_x	20 Nm
許容トルク M_y	7 Nm
最大トルク M_y 静的	12 Nm
最大トルク M_z	7 Nm
許容トルク M_z (静的)	12 Nm
変位力	15 N
移動負荷	311 g
製品質量	579 g
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
ヨークプレート材質	鍛造アルミ合金, アルマイト