


ガイドユニット  
FENG-50-200-GF  
製品番号: 8204079

FESTO

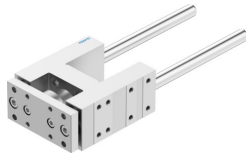

データシート

| 特徴            | 値                    |
|---------------|----------------------|
| サイズ           | 50                   |
| ストローク         | 200 mm               |
| 取付位置          | 任意                   |
| ガイド           | 軸受ガイド                |
| 構造            | ガイド                  |
| 防爆            | 証明書に記載されている情報をよく読むこと |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L       |
| 周囲温度          | -20 °C...80 °C       |
| 変位力           | 50 N                 |
| 移動負荷          | 2374 g               |
| 製品質量          | 5150 g               |
| 取付方法          | 雌ねじ付                 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠               |
| ガイドエレメント材質    | ステンレス                |
| 材質 ハウジング      | 鍛造アルミ合金, アルマイト処理     |
| ヨークプレート材質     | 鍛造アルミ合金, アルマイト       |