


サブライプレート
VMPA-FB-SP-M12-V
製品番号: 8204604

FESTO

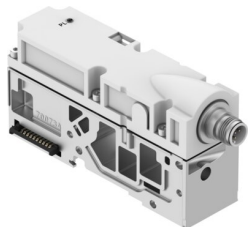

データシート

特徴	値
最大電力供給	4 A
定格動作電圧 DC	24 V
許容電圧変動	±25%
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	200 g
電気接続	5ピン M12x1 丸形コネクタ
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	強化 PA
材質 ハウジング	アルミダイキャスト