


真空パッド
OGVN-52-A-U-G18-F
製品番号: 8204832

FESTO

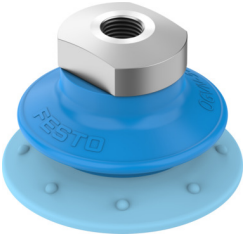

データシート

特徴	値
コネクタ付サクシジョンカップ	11.2 mm
呼び径	8 mm
サクシジョンカップ径	52 mm
サクシジョンカップ容量	13.3 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシジョンカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
周囲温度	10 °C...45 °C
公称使用圧力における保持力	85 N
製品質量	27.3 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	雌ねじ G1/8
色	青/水色
ショア硬さ	A 30 +/-5 A 70 +/-5
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシジョンカップ材質	PUR