


カップリングハブ
EAMC-H-25-10-GB8-9
製品番号: 8228651

FESTO

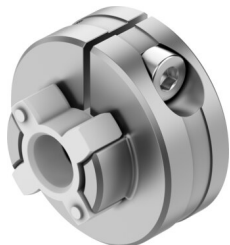

データシート

特徴	値
保持部径 1	9 mm
サイズ	15/25
呼び長さ	15.4 mm
取付位置	任意
最高回転数	10000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	1.04 kgmm ²
伝達トルク	2 Nm
製品質量	13 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠