


カップリングハブ  
EAMC-H-25-10-GB8-11  
製品番号: 8228652

FESTO

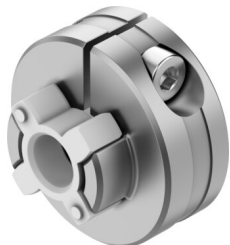

データシート

| 特徴            | 値                      |
|---------------|------------------------|
| 保持部径 1        | 11 mm                  |
| サイズ           | 15/25                  |
| 呼び長さ          | 15.4 mm                |
| 取付位置          | 任意                     |
| 最高回転数         | 10000 1/min            |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L         |
| 保管温度          | -25 °C...60 °C         |
| 相対湿度          | 0 ~ 95%                |
| 周囲温度          | -25 °C...60 °C         |
| 負荷慣性モーメント     | 1.04 kgmm <sup>2</sup> |
| 伝達トルク         | 2 Nm                   |
| 製品質量          | 12 g                   |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                 |