


カップリングハブ
EAMC-H-35-13-GB16-19
製品番号: 8228661

FESTO

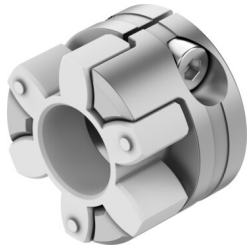

データシート

特徴	値
保持部径 1	19 mm
サイズ	30/35
呼び長さ	23.4 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	5.8 kgmm ²
伝達トルク	15 Nm
製品質量	31 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠