


ON-OFFバルブ MS6-EM1-AGE

製品番号: 8232875

FESTO

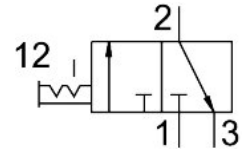

データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	6
構造	回転ゲートバルブ
操作方法	手動
排気機能	スロットル不可
作動ヒューズ	アクセサリでロック可能
制御方法	ダイレクト
バルブ機能	3/2 双安定
使用圧力	0 MPa...1.8 MPa
作動圧力	0 bar...18 bar
C 値	30.8 l/sbar
b 値	0.57
標準公称流量(DIN 1343)	8700 L/min
標準流量2-3	6200 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
取付方法	オプション: インライン アクセサリ付
取付位置	任意
流れ方向	逆流れ不可
製品質量	880 g
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
空気圧ポート 3	G1/2

特徴	値
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	アルミダイキャスト