


フィルタ  
MS6-LF-AGF-C-R-M  
製品番号: 8232879

FESTO

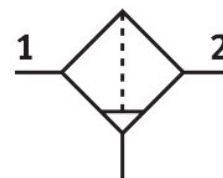

データシート

| 特徴                | 値                                        |
|-------------------|------------------------------------------|
| サイズ               | 6                                        |
| シリーズ              | MS                                       |
| 取付位置              | 垂直 $\pm 5^\circ$                         |
| ろ過度               | 5 $\mu\text{m}$                          |
| ドレン               | マニュアル 回転式                                |
| 構造                | 遠心分離機付焼結フィルタ                             |
| シェル保護             | 樹脂製ボウルガード                                |
| ドレンの分離度           | 75 %                                     |
| 使用圧力              | 0 MPa...2 MPa<br>0 psi...290 psi         |
| 作動圧力              | 0 bar...20 bar                           |
| 標準公称流量 (DIN 1343) | 3200 L/min                               |
| 作動流体              | ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK        | 2 - 適度な耐食性                               |
| LABS 認証           | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 保管温度              | -10 °C...60 °C                           |
| 食品産業における適合性       | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                       |
| 2次側のエアオリティクラス     | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気          |
| 流体温度              | -10 °C...60 °C                           |
| 周囲温度              | -10 °C...60 °C                           |
| 孔サイズ              | 5 $\mu\text{m}$                          |
| 製品質量              | 900 g                                    |
| 取付方法              | オプション:<br>インライン<br>アクセサリ付                |
| エア接続ポート 1         | G1                                       |
| 空気圧接続 2           | G1                                       |
| マテリアルに関する注意事項     | RoHS 準拠                                  |
| 材質 サブベース          | アルミダイキャスト                                |
| 材質 シール            | NBR                                      |
| 材質: フィルタ          | PE                                       |

| 特徴            | 値         |
|---------------|-----------|
| 材質 ハウジング      | アルミダイキャスト |
| ボウル材質         | PC        |
| 材質 セパレーターディスク | POM       |