


サービスユニットコンビネーション
MSB6-AGE:C3:J1-WP
製品番号: 8233040

FESTO

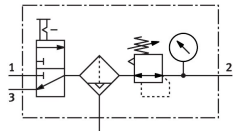

データシート

特徴	値
サイズ	6
シリーズ	MS
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ アクセサリでロック可能
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ろ過度	40 μm
ドレン	全自動式
構造	フィルタレギュレータ用On-Off/バルブ
最大ドレン量	38 ml
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり 逆電流動作付
シェル保護	樹脂製ボウルガード
圧カインジケータ	圧力計付
使用圧力	0.15 MPa...2 MPa 21.75 psi...290 psi
作動圧力	1.5 bar...20 bar
制御圧力範囲	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
標準流量	4300 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
流体温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
周囲温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
製品質量	1910 g
取付方法	取付ブラケット付
エア接続ポート 1	G3/4

特徴	値
空気圧接続 2	G3/4
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	PC