


サービスユニットコンビネーション
MSB6-AGE:J1:F3-WP
製品番号: 8233042

FESTO

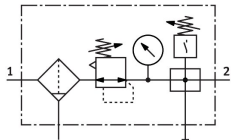

データシート

特徴	値
サイズ	6
シリーズ	MS
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ アクセサリでロック可能
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ろ過度	40 μm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	分岐モジュール フィルタレギュレータ用On-Offバルブ
最大ドレン量	38 ml
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり 逆電流動作付
シェル保護	樹脂製ボウルガード
圧カインジケータ	圧力計付
使用圧力	0.15 MPa...2 MPa 21.75 psi...290 psi
作動圧力	1.5 bar...20 bar
制御圧力範囲	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
標準流量	3500 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:4:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
流体温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
周囲温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
製品質量	2070 g
取付方法	取付ブラケット付

特徴	値
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
空気圧ポート 3	G1/2
材質 シール	NBR
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	PC