


モータ折返しキット
EAMM-U-86-D60-80P-102-G2
製品番号: 8234872

FESTO

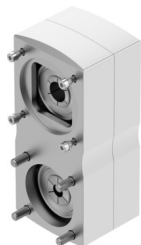

データシート

特徴	値
サイズ	86
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	5000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	175 kgmm ²
アイドリング駆動トルク	0.25 Nm
伝達トルク	9.5 Nm
製品質量	2290 g
インタフェースコード アクチュエータ	D60
インタフェースコード モータイン	80P 80PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠