


ローラレバーバルブ
R-3-1/4-B
製品番号: 8985

FESTO

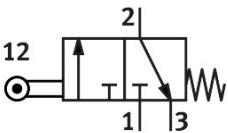

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	機械式
標準公称流量(DIN 1343)	600 L/min
空気圧作動ポート	G1/4
使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.95 bar...10 bar
構造	ピストンシート
呼び径	7 mm
制御方法	ダイレクト
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
作動力	26 N
製品質量	230 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト