 



戻止付フートバルブ
FP-5-1/4-B
製品番号: 8997

FESTO

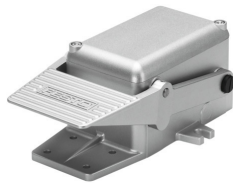

データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポートダブル
操作方法	手動
標準公称流量(DIN 1343)	550 L/min
空気圧作動ポート	G1/4
作動圧力	-0.95 bar...10 bar
構造	プレートシート
リセット方法	メカスプリング
呼び径	7 mm
取付位置	任意
制御方法	ダイレクト
流れ方向	逆流れ不可
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
作動力	82 N
製品質量	1845 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
空気圧接続 4	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイキャスト