


圧力制御バルブ VD-3-PK-3

製品番号: 9270

FESTO

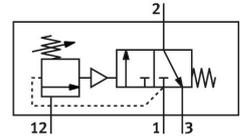

データシート

特徴	値
標準公称流量(DIN 1343)	100 L/min
空気圧作動ポート	PK-3
使用圧力	0.18 MPa...0.8 MPa
作動圧力	1.8 bar...8 bar
呼び径	2.5 mm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
製品質量	220 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	PK-3
空気圧接続 2	PK-3
空気圧ポート 3	PK-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠