


パネルコネクタ
SCK-PK-3-KU
製品番号: 9387

FESTO

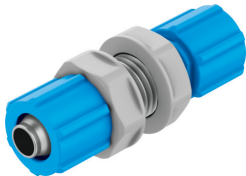

データシート

特徴	値
呼び径	2.4 mm
取付位置	任意
形状	隔壁
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
エア接続ポート 1	チューブ 外径4mm用 内径3mm/バンプ継手用, ユニオンナット付
空気圧接続 2	チューブ 外径4mm用 バンプ型ニップル用 内径3mm, ナット付
材質: ユニオンナット	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ナット	POM
連結金具材質	POM