


パネルコネクタ
SCK-PK-6
製品番号: 9422

FESTO

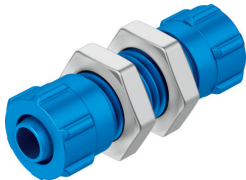

データシート

特徴	値
呼び径	5.3 mm
取付位置	任意
形状	隔壁
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
エア接続ポート 1	チューブ 外径8mm用 バーブ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付
空気圧接続 2	チューブ 外径8mm用 バーブニップル用 内径6mm, ナット付
材質: ユニオンナット	鍛造アルミ合金, アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ナット	鋼, 亜鉛めっき
連結金具材質	鍛造アルミ合金, アルマイト