


필터 소음기 LFU-1

제품 번호: 10495

FESTO

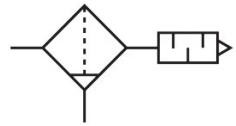

데이터 시트

특징	값
사이즈	G1
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	1 µm
응축수 배출부	수동 회전
작동 압력	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
대기로 고려한 유량	12500 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운행 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
소음 저감	약 40 dB 감소
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
음압 레벨	93 dB(A)
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	910 g
고정 방식	돌려 끼움 가능
공압 연결부	G1
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PP