


바브형 호스 피팅 N-1/4-P-6-MS

제품 번호: 15631

FESTO

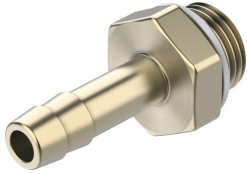

데이터 시트

특징	값
공칭 폭	4.5 mm
나사식 트러니언 씰 유형	실링 링
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	일자형
팩 크기	10
온도 범위 전체 작동 압력	-0.95 bar...16 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
최대 조임 토크	12 Nm
제품 무게	18 g
공압 연결부 1	수나사 G1/4
공압 연결부 2	호스 내경 6mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	황동