


**흡착컵
ESV-80-SF**

제품 번호: 191006

FESTO

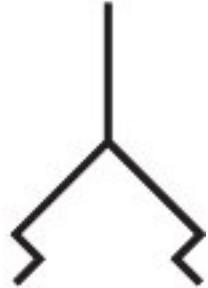

데이터 시트

| 특징 | 값 |
|----------------|---|
| 작업물 최소 반경 | 400 mm |
| 흡착컵 직경 | 80 mm |
| 흡착컵 볼륨 | 19.312 cm ³ |
| 연결 위치 | 상단 |
| 설치 위치 | 임의 방향 |
| 흡착컵 형태 | 원형 플랫 |
| 작동 압력 | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| 공칭 작동 압력 | -70 kPa -10.15 psi |
| 정격 작동 압력 | -0.7 bar |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-] |
| LABS 적합성 | VDMA24364-A1-L |
| 식품과의 사용 적합성 | 소재 상세 정보 참조 |
| 주변 온도 | -10 °C...200 °C |
| 공칭 작동 압력에서 유지력 | 309.7 N |
| 제품 무게 | 33 g |
| 색상 | 회색 |
| 소어강도 | 60 +/- 5 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 흡착컵 소재 | FPM |