


매니폴드 블록
MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB
 제품 번호: 197249

FESTO

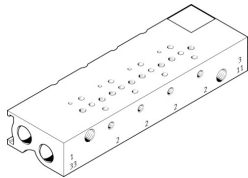

데이터 시트

특징	값
밸브 위치의 최대 수	6
작동 압력	0 bar...8 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 °C...40 °C
밸브 고정 방식	암나사 포함
공압 연결부 1	M5
공압 연결부 2	M3
공압 연결부 3	M5
연결판 소재	단조 알루미늄 합금