


완충기, 충격 흡수기
YSRW-DGC-32-KF
 제품 번호: 540351

FESTO

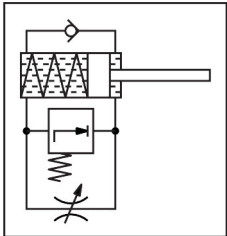

데이터 시트

특징	값
사이즈	32
완충, 완충장치, 쿠션	자가 조절식 소프트 특성 곡선
설치 위치	임의 방향
위치 인식	없음
최대 충격 속도	3 m/s
작동 방식	누름식 단동
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
고정 방식	카운터 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
피스톤 로드 소재	고합금강