


가이드 유닛  
FENG-40-500-GF  
제품 번호: 8204075

FESTO

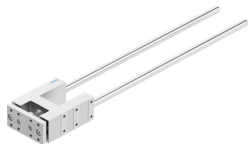

데이터 시트

| 특징          | 값                 |
|-------------|-------------------|
| 사이즈         | 40                |
| 스트로크        | 500 mm            |
| 설치 위치       | 임의 방향             |
| 가이드         | 슬라이딩 가이드          |
| 디자인         | 가이드               |
| 방폭          | 인증서의 지침에 유의하십시오   |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L    |
| 주변 온도       | -20 °C...80 °C    |
| 변위력         | 30 N              |
| 가동 질량       | 2332 g            |
| 제품 무게       | 4030 g            |
| 고정 방식       | 암나사 포함            |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수           |
| 가이드 요소 소재   | 고합금강              |
| 하우징 소재      | 단조 알루미늄 합금, 양극 처리 |
| 요크 플레이트 소재  | 단조 알루미늄 합금, 아노다이징 |