


Verschuldrukregelventiel LRL-3/8-QS-12

Artikelnummer: 153520

FESTO

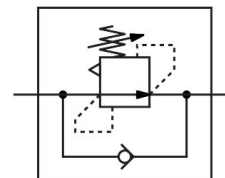

Gegevensblad

Functie	Waarde
Regelaarfunctie	Verschuldruk constant Met terugstroomgedrag
Pneumatische aansluiting 1	R3/8
Pneumatische aansluiting 2	QS-12
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Nominaal debiet geopend	438 l/min
Drukregelbereik	2 bar...6 bar
Ingangsdruk 1 MPa	0 MPa...0.9 MPa
Ingangsdruk 1	0 bar...9 bar
Ingangsdruk 1 psi	0 psi...130.5 psi
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Bedieningszekering	Vergrendeling
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	direct gestuurd zuigerregelventiel met continue druktoevoer
Nominaal debiet gesloten	379 l/min
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	78 g
Materiaal schroefplug	Messing, vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal schroefdraadafdichting	PTFE