

voedingseenheid


CACN-3A-1-5

Artikelnummer: 2247681

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

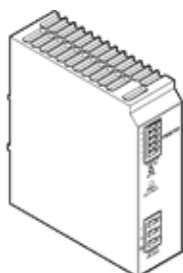

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	40 mm
Hoogte	130 mm
Lengte	115 mm
Inbouwpositie	vrije convectie
Primaire voeding	1-fasig
Ingangsstroom	0,9 - 1,65 A
Nominale uitgangsspanning DC	24 V
Nominale uitgangsstroom	5 A
Ingangsspanningsbereik AC	100 ... 240 V
Netuitvaloverbrugging	110 ms
Netfrequentie	45 ... 65 Hz
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-40 ... 85 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 %
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Productgewicht	600 g
Soort bevestiging	met DIN-rail
Materiaal - opmerking	RoHS conform