


Precisiedebietregelaar met terugslag GRLA-1/8-QS-8-B-20

Artikelnummer: 540359

FESTO

voor debietregelaar op de afvoer, met draaibare aansluiting.

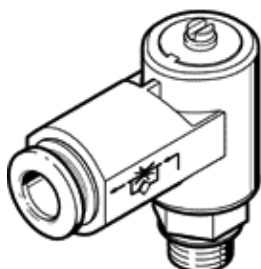

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	ontluchtingsprecisiedebietregelfunctie met terugslag
Pneumatische aansluiting 1	QS-8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Soort bediening	manueel
Instelelement	Sleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	650 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	600 ... 750 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	1.080 l/min
Nominaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	800 ... 1250 l/min
Lagertemperatuur	-10 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	4 Nm
Toegelaten bedieningsmoment regelschroef	0,4 Nm
Productgewicht	18 g
Aantal stuks per verpakking	20
Materiaal - informatie draadplug	aluminum kneedlegering
Materiaal - tip	RoHS conform
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaalinfo regelschroef	Messing
Materiaalinfo draaiaansluiting	PBT-versterkt