


Aansluitstrip
VABM-C7-12G-G18-9
Artikelnummer: 552668

FESTO

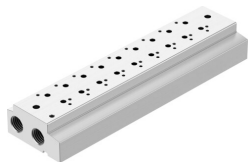

Gegevensblad

Functie	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	9
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Productgewicht	231 g
Aansluiting stuur lucht 12	M3
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering