


# Aansluitstrip VABM-L1-10AW-M7-3

Artikelnummer: 566547

FESTO

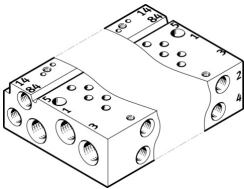

## Gegevensblad

| Functie                               | Waarde                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Rastermaat                            | 10.5 mm                                |
| Max. aantal ventielplaatsen           | 16                                     |
| Bedrijfsdruk                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Goedkeuring                           | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK      | 2 - matige corrosiebelasting           |
| LABS-conformiteit                     | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Max. aanhaalmoment DIN-railmontage    | 1.5 Nm                                 |
| Max. aanhaalmoment ventielbevestiging | 0.45 Nm                                |
| Max. aanhaalmoment wandmontage        | 1.5 Nm                                 |
| Productgewicht                        | 78 g                                   |
| Aansluiting stuur lucht 12/14         | M5                                     |
| Aansluiting stuur lucht afvoer 82/84  | M5                                     |
| Pneumatische aansluiting 1            | M7                                     |
| Pneumatische aansluiting 2            | M5                                     |
| Pneumatische aansluiting 3            | M7                                     |
| Pneumatische aansluiting 4            | M5                                     |
| Pneumatische aansluiting 5            | M7                                     |
| Materiaal-informatie                  | RoHS conform                           |
| Materiaal aansluitstrip               | Aluminium kneedlegering                |