


# Złącze wtykowe - T NPQP-T-R14-Q6

Numer części: 132454

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2013.

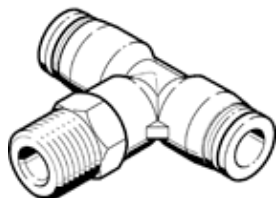

## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	3.2 mm
Konstrukcja	Zasada naciśnij/ciągnij
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	4
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Ciężar elementu	8.5 g
Przyłącze pneumatyczne 1	R1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	Do przewodu o średnicy zewnętrznej 6 mm
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS Zgodność z RoHS
Materiał obudowy	PP
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna