

Kabel przyłączeniowy KMP1-02-II-10-5


Numer części: 175658

Produkt wycofywany z produkcji

do wyspy zaworowej IIMP-02, w pełni zmontowany dla 10 pozycji zaworowych, długość 5 m

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO

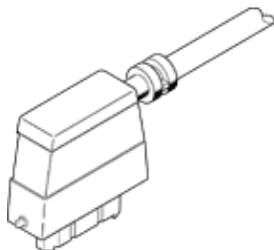

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|-------------------------------------|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Zakres napięcia roboczego AC | ≤ 300 V |
| Zakres napięcia roboczego DC | ≤ 250 V |
| Dopuszczalny prąd obciążenia | 4 A |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla | 5 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia | -30 ... 70 °C |
| Ciężar elementu | 3 908 g |
| Przyłącze elektryczne | 72-pin Gniazdo wtykowe |
| Budowa kabla | 50 x 0,75 mm ² |
| Średnica kabla | 19 mm |
| Długość kabla | 5 m |
| Sposób montażu | Z obejmą zaciskową |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy z lekkiego metalu |
| Materiał powłoki kabla | PE |
| Materiał zestyku | Stop miedzi Styki posrebrzone |