

 

Osuszacz adsorpcyjny LDF-H3-N1/4-110

Numer części: 185679

FESTO

do osuszania i oczyszczania sprężonego powietrza.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

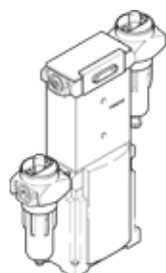

Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Pionowo
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Ciśnienie wejściowe 1	4 ... 10.5 bar
Atmosferyczny punkt rosy	-40 °C
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura medium	2 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	2 ... 50 °C
Ciężar elementu	9 200 g
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy