 



# Elektrozawór MOYH-3-M5-L-LED

Numer części: 34308

FESTO

Zawór serii Mini, z cewką i pomocniczym sterowaniem ręcznym, bez gniazda.

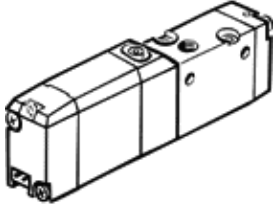

## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny	170 l/min
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Stopień ochrony	IP40
	Z gniazdem wtykowym
Średnica nominalna	2.3 mm
Typ sterowania pilotowego	Sterowany pilotem
Czas przełączania przy wyłączeniu	23 ms
Czas przełączania przy włączeniu	8 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Charakterystyka cewki	24V DC: 1,8W
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Ciężar elementu	65 g
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Przyłącze pneumatyczne 1	Płyta przyłączeniowa M5
Przyłącze pneumatyczne 2	Płyta przyłączeniowa M5
Przyłącze pneumatyczne 3	Płyta przyłączeniowa M5
Przyłącze pneumatyczne 4	Płyta przyłączeniowa
Przyłącze pneumatyczne 5	Płyta przyłączeniowa
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy