


# Kołnierz silnika EAMF-A-38A-40A

Numer produktu: 562667

FESTO

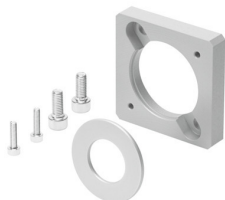

## Karta danych

| Cechy                            | Wartość                   |
|----------------------------------|---------------------------|
| Pozycja montażu                  | dowolny                   |
| Zgodność z LABS                  | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania       | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza    | 0 - 95 %                  |
| Temperatura otoczenia            | -10 °C...60 °C            |
| Waga produktu                    | 47 g                      |
| Kod interfejsu, Motor IN         | 40 A                      |
| Kod interfejsu, obudowa sprzęgła | 38A.2                     |
| Informacja o materiałach         | Zgodność z dyrektywą RoHS |