


# Listwa przyłączeniowa VABM-L1-14W-G14-12

Numer produktu: 566651

FESTO

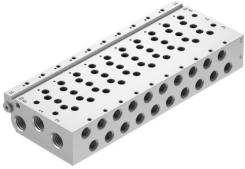

## Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	16 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certyfikacja	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcenia, montaż na szynie H	1.5 Nm
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	0.65 Nm
Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny	3 Nm
Waga produktu	972 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Przyłącze odpowietrzania pilota 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej