


# Blok przyłączeniowy VABM-B10-30E-G34-10

Numer produktu: 8026367

FESTO

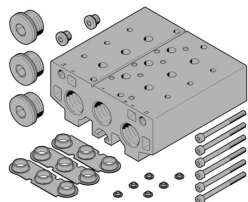

## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerokość modułu                           | 32 mm                                   |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                 |
| Maks. liczba pozycji zaworowych            | 10                                      |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne        |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Waga produktu                              | 5646 g                                  |
| Typ mocowania                              | Przy pomocy otworów przelotowych        |
| Przyłącze zasilania pilotów 12             | G1/8                                    |
| Przyłącze zasilania pilotów 14             | G1/8                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | G3/4                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 3                   | G3/4                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 5                   | G3/4                                    |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS               |
| Materiał listwy przyłączeniowej            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |