


# Płyta z dławikami VABF-B14-F1B1P2-FF14

Numer produktu: 8098887

FESTO

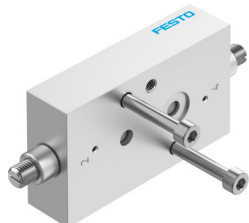

## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pozycja montażu                            | dowolny                                       |
| Ciśnienie robocze                          | 1.5 bar...10 bar                              |
| Medium robocze                             | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne              |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-strefa III                          |
| Temperatura przechowywania                 | -20 °C...60 °C                                |
| Temperatura medium                         | -20 °C...60 °C                                |
| Temperatura otoczenia                      | -20 °C...60 °C                                |
| Waga produktu                              | 229 g                                         |
| Typ mocowania                              | Przy pomocy otworów przelotowych              |
| Przyłącze pneumatyczne 2                   | Kołnierz 1/4 z układem przyłączy wg NAMUR     |
| Przyłącze pneumatyczne 4                   | Kołnierz 1/4 z układem przyłączy wg NAMUR     |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                     |
| Materiał obudowy regulatora                | Stop aluminium do przeróbki plastycznej       |