


Zespół osiowy
EAMM-A-D19-40R
Numer produktu: 8105867

FESTO

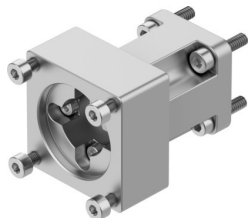

Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przenoszony moment obrotowy	1.1 Nm
Waga produktu	133 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D19
Kod interfejsu, Motor IN	40R
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS