

 

válvula reguladora de pressão LR-QS-8

Código da peça: 153542

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2021. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO

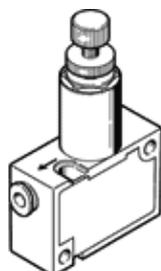

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------|---|
| Função reguladora | Pressão inicial constante com escape secundário |
| Conexão pneumática 1 | QS-8 |
| Conexão pneumática 2 | QS-8 |
| Tipo de fixação | com furo passante |
| Vazão nominal padrão | 127 l/min |
| Pressão de entrada 1 | 0 ... 9 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Material do corpo | reforçado com PBT |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Trava do atuador | Parafuso recartilhado com contraporca |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Princípio construtivo | Válvula reguladora de êmbolo com comando direto com alimentação contínua de ar comprimido |
| Faixa de regulagem de pressão | 1 ... 8 bar |
| Peso do produto | 56 g |
| Material do bujão roscado | Latão niquelado |
| Material do retentor roscado | PTFE |