


Ventosa

VAS-55-1/4-SI

Código da peça: 158976

FESTO

Anel de vedação não está incluído no fornecimento.
Produto será descontinuado. Disponível até 2013.

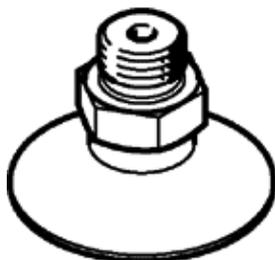

Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Diâmetro da ventosa com conector	55 mm
Diâmetro efetivo de sucção	44 mm
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior redonda, padrão
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Força de ruptura com 70% de vácuo	106 N
Peso do produto	16 g
Rosca de fixação	G1/4
Fixação da ventosa com conector	G 1/4
Conexão de vácuo	G1/4
Dureza Shore	60 +/- 5
Informação sobre material, espigão aparafusado	Liga de alumínio
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Informação sobre material, ventosa com conector	VMQ (silicone)