


Módulo de fixação EV-63-5

Número de referência: 184859

FESTO

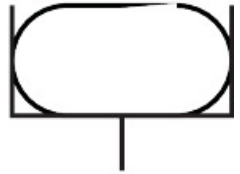

Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	5 mm
Área de fixação	Ø63
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Atuação simples
Pressão operacional	6 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-10 oC...40 oC
Peso do produto	100 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática	M3
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do diafragma	TPE-U(PU)