


Manivela
VAOH-F8-22-H9-A

Número de referência: 4895363

FESTO

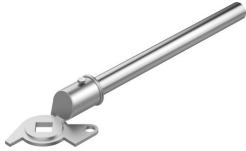

Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	389 mm
Tipo de atuação	Manual
Posição de montagem	Qualquer um
Largura das faces	22 mm
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Peso do produto	920 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da alavanca de acionamento manual	Aço inoxidável de liga alta
Número do material da alavanca manual	1.4301