

 

bloco de válvulas BMFH-3-3-1/8

Código da peça: 546047

Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.

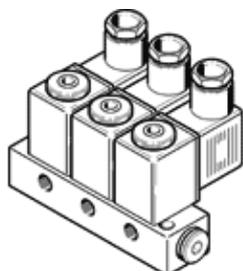

Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3x3/2 vias, fechada, monoestável
Tipo de acionamento	elétrico
Vazão nominal padrão	50 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 8 bar
Princípio construtivo	Válvula de assento com retorno por mola
Tipo de retorno	mola mecânica
Classe de proteção	IP65
Diâmetro nominal	1,3 mm
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	3
Tipo de pilotagem	direto
Tempo de comutação, desligado	10 ms
Tempo de comutação, ligado	10 ms
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Peso do produto	380 g
Conexão elétrica	Conector
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Alumínio anodizado