


# Guia do coletor VABM-C7-12G-G18-9

Número de referência: 552668

FESTO

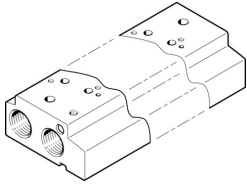

## Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de posições da válvula	9
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	231 g
Porta de ar de piloto 12	M3
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada