


# Cj. de mont. axial EAMM-A-A22-70A

Código da peça: 558898

FESTO

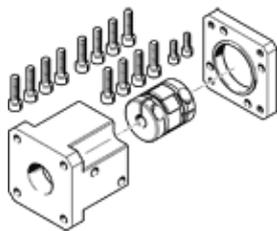

## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	22
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	10.000 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	6,06 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	8 Nm
Peso do produto	480 g
Observações sobre material	Conforme RoHS