


# Régua de conexões VABM-L1-10AW-M7-8

FESTO

Cód. do item: 566552

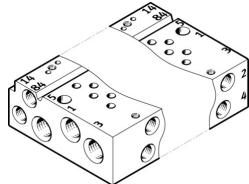

## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	10.5 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	16
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificação	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx., montagem em trilho DIN	1.5 Nm
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	0.45 Nm
Torque de aperto máx., montagem em parede	1.5 Nm
Peso do produto	168 g
Conexão do ar de comando 12/14	M5
Conexão do escape de piloto 82/84	M5
Conexão pneumática 1	M7
Conexão pneumática 2	M5
Conexão pneumática 3	M7
Conexão pneumática 4	M5
Conexão pneumática 5	M7
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio