


**Guia do coletor**  
**VABM-P7-18MB-G18-M5-4**  
Número de referência: 8076387

**FESTO**

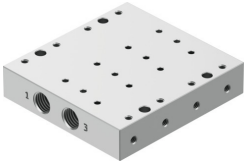

**Ficha técnica**

| Característica                                 | Valor                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensão da largura                            | 18 mm                           |
| Construção                                     | Direção da conexão para baixo   |
| N.º máx. de posições da válvula                | 4                               |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)         | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS                       | VDMA24364-B2-L                  |
| Torque de aperto máx. para montagem da válvula | 0.6 Nm                          |
| Peso do produto                                | 180 g                           |
| Conexão pneumática 1                           | G1/8                            |
| Conexão pneumática 2                           | M5                              |
| Observação sobre os materiais                  | Em conformidade com a RoHS      |
| Material do guia do coletor                    | Liga de alumínio forjada        |