


**Conjunto de montagem**  
**DARQ-K-V-F12S27-F10S22-R13**  
Número de referência: 8084202

**FESTO**

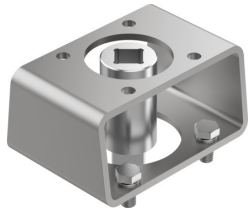

**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| De acordo com a norma                  | EN 15081<br>ISO 5211                                        |
| Tamanho da embalagem                   | 1                                                           |
| Construção                             | Atuador quadrado e quadrado externo<br>Conjunto de montagem |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                             |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364 zona III                                          |
| Peso do produto                        | 2753 g                                                      |
| Conexão 1, função                      | Saída do atuador                                            |
| Conexão 1, desenho                     | AF 27<br>Padrão de porta 12                                 |
| Conexão 2, função                      | Saída redutora                                              |
| Conexão 2, desenho                     | SW22<br>Padrão de furo 10                                   |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                  |
| Material de acoplamento                | Aço inoxidável de liga alta                                 |
| Material do adaptador de montagem      | Aço                                                         |
| Material do disco                      | Aço inoxidável de liga alta                                 |
| Material dos parafusos                 | Aço inoxidável de liga alta                                 |